


品番 : EA125F-4

品名 : 2.5/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)

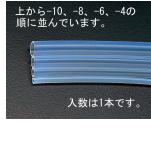

販売価格	13,700円(税抜)／15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜)／15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/10 09:27現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1023ページ 1403ページ		



カタログ訂正

25/03/03 (誤) ●不燃性 (正) ●難燃性 (No.56 1115)

仕様

メーカー	アオイ	型番	FE-04-2.5
外径×内径	4×2.5mm	長さ	20m
最高使用圧力	1.8MPa	使用温度	空気・油:-65~+200°C 水:0~+80°C(凍結不可)
重量	340g	材質	4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合(FEP)
カラー	半透明		

耐熱(+200°C)、耐寒(-65°C)に優れています。

耐薬品性、耐腐蝕性に優れています。

難燃性

内表面が滑らかで不活性なため、物質が接着しません。

半透明で、内部流体が視認出来ます。

食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.