



品番：EA125FL-3A

品名：3.95/ 6.35mmx10m フッ素樹脂チューブ (PFA)

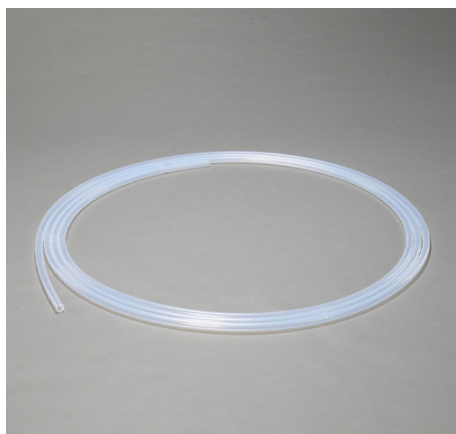

販売価格	22,900円(税抜) / 25,190円(税込)		
カタログ価格	22,900円(税抜) / 25,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 09:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1023ページ1403ページ		

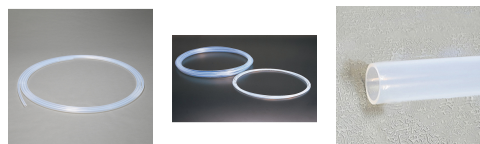

耐熱、耐寒性が特に優れています。

仕様

材質	PFA	使用流体	空気、水
外径×内径(mm)	6.35×3.95	全長	10m
最高使用圧力	1.6MPa	使用温度	最高260℃
使用温度範囲	-65℃~260℃	カラー	半透明
最小曲げ半径	20mm		

耐熱、耐寒性が特に優れています。

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。

耐候性に優れ経年変化がありません。

ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。

難燃性です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.