


品番：EA125FL-8A

品名：15.88x19.05mmx10m フッ素樹脂チューブ (PFA)

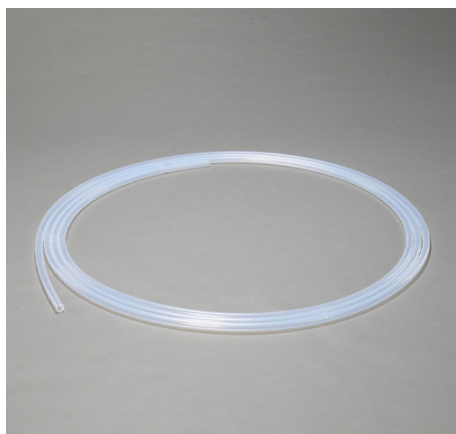

販売価格	87,600円(税抜) / 96,360円(税込)		
カタログ価格	87,600円(税抜) / 96,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 07:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1023ページ1403ページ		



#### 仕様

材質	PFA	使用流体	空気、水
外径×内径(mm)	19.05×15.88	全長	10m
最高使用圧力	0.68MPa	使用温度	最高260℃
使用温度範囲	-65℃~260℃	カラー	半透明
最小曲げ半径	180mm		

耐熱、耐寒性が特に優れています。

ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。

耐候性に優れ経年変化がありません。

ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。

難燃性です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.