



品番：EA125HC-15

品名：15/22.0mmx10m フレッシュホース/スプリング入

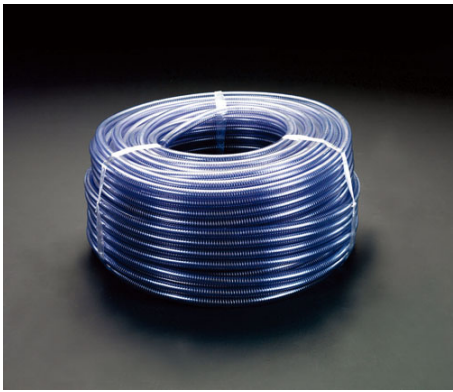

販売価格	7,880円(税抜) / 8,668円(税込)		
カタログ価格	7,880円(税抜) / 8,668円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 04:08現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1401ページ		

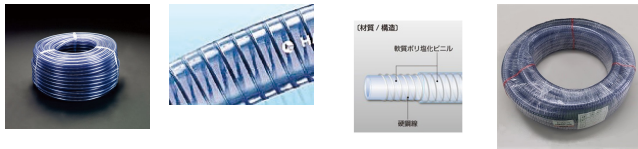

仕様

メーカー	八興	型番	E-SP-15
内径×外径	15×22mm	全長	10m
使用圧力(20℃時)	-0.1~0.5MPa	許容曲げ半径(20℃時)	60mm
使用温度範囲	0~50℃	使用流体	水・油・薬品・エア
材質	軟質ポリ塩化ビニール、硬鋼線	色調	クリアブルー

【主な用途】

- ・省スペース配管、曲がりの多い配管設置に
- ・工作機械・成形機・工場設備などのエア、水、油、薬品などの工業用配管
- ・ポンプ、コンプレッサーなどの流体圧送用ホースとして
- ・土木・建設現場の仮設用配管として

硬鋼線コイルを内蔵で、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます

バキューム(吸い込み)でも使用可能

流体が見やすいブルー透明色

ホース内面がフラットなため、液溜りがしにくい構造です

RoHS2対応品

代替品

--	--



品番 EA125HA-15B

コメント 15/22mmx10m 耐圧1.0MPa 糸入り

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.