


品番 : EA125NA-4

品名 : 2.5/4.0mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)



販売価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
カタログ価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2024/05/08 00:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1077ページ1475ページ		

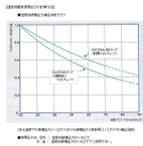

ナイロン
柔らかくて弾力性が良く、熱・油・薬品に優れた性能が、
高い信頼性をもたらす柔軟性に優れています。



仕様

材質	軟質ナイロンチューブ	カラー	黒
外径×内径	4×2.5mm	長さ	5m
最高使用圧力(23℃時)	2.4MPa	使用温度	-20~70℃
使用流体	空気、水、油	用途	油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
破壊圧力	9.8MPa(23℃時)	最小曲げ半径	10mm(23℃時)
耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる)			
有毒物質の溶出はありません。			
柔軟性に富んでいます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.