


品番：EA125NA-4B

品名：2.5/4.0mmx20m ナイロンチューブ(軟質/黒)

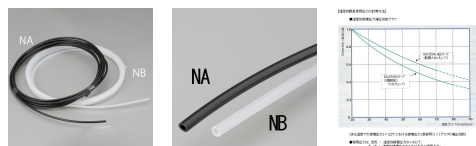

販売価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
カタログ価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 16:39現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1022ページ1404ページ		



### 仕様

メーカー	潤工社	型番	AS1-100-04 ※20mカット品
商品名	ジュンロンAS1	用途	・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど
使用流体	空気、水、油	チューブサイズ(外径×内径)	4×2.5mm
最高使用圧力	2.4MPa(23℃時)	使用温度範囲	空気: -20~70℃ 水・油: 0~60℃
最小曲げ半径	10mm	全長	20m
色	黒	材質	軟質ナイロン

耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)

柔軟性に富んでいます。

有毒物質溶出の恐れがありません。

商品自体が軽く、作業性に優れています。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.