


品番：EA125NB-4B

品名：2.5/4.0mmx20m ナイロンチューブ(軟質/乳白)

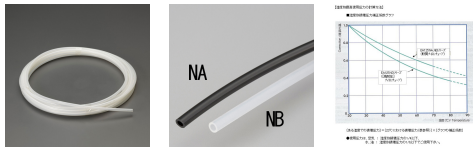

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,820円(税抜) / 2,002円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,820円(税抜) / 2,002円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/09 21:10現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1022ページ1404ページ               |      |   |



仕様

|        |              |                |  |
|--------|--------------|----------------|--|
| メーカー   | 潤工社          | 型番             | AS1-100-04<br>※20mカット品                       |
| 商品名    | ジュンロンAS1     | 用途             | ・油・空圧機器用チューブ<br>・集中潤滑機器用チューブ<br>・塗装機器用チューブなど |
| 使用流体   | 空気、水、油       | チューブサイズ(外径×内径) | 4×2.5mm                                      |
| 最高使用圧力 | 2.4MPa(23℃時) | 使用温度範囲         | 空気:-20~70℃<br>水・油:0~60℃                      |
| 最小曲げ半径 | 10mm         | 全長             | 20m  |
| 色      | 乳白           | 材質             | 軟質ナイロン                                       |

耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)

柔軟性に富んでいます。

有毒物質溶出の恐れがありません。

商品自体が軽く、作業性に優れています。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.