


品番 : EA125ND-12

品名 : 9.0/ 12mmx10m ナイロンチューブ(高耐圧)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,940円(税抜) / 7,634円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,940円(税抜) / 7,634円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/09 15:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1022ページ1404ページ | | |

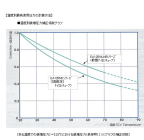

仕様

| | | | |
|--|--------------|----------------|--|
| メーカー | 潤工社 | 型番 | AS2-125-12 |
| 商品名 | ジュンロンAS2 | 用途 | ・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど |
| 使用流体 | 空気、水、油 | チューブサイズ(外径×内径) | 12×9mm |
| 最高使用圧力 | 2.6MPa(23℃時) | 使用温度 | 空気: -20~80℃ 水・油: 0~70℃ |
| 最小曲げ半径 | 50mm | 長さ | 10m |
| カラー | 乳白色 | 材質 | 高耐圧ナイロン |
| 耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます) | | | |
| 柔軟性に富んでいます。 | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.