


品番 : EA140AA-6

品名 : Rc 3/4" 雌ねじプラグ(ストップ付/真鍮製)

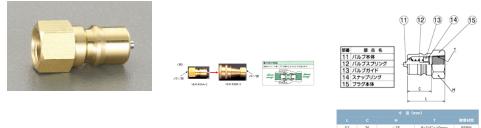

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,820円(税抜) / 5,302円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,820円(税抜) / 5,302円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/12/15 06:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1080ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|------------------------|
| 型 | 中圧型 | 材質 | 真鍮 |
| 取付ねじ | Rc(PT)3/4" | 常用圧力 | 2.9MPa |
| 最高圧力 | 4.5MPa | ゴム材質 | ニトリルゴム |
| 使用温度範囲 | -20~80°C | 最大締付けトルク値 | 500kgf/cm ² |
| 重量 | 約208g | | |
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | | | |
| 自動開閉バルブ内蔵 | | | |
| EA140BA-2~16用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.