


品番 : EA140BD-8

品名 : R 1" 雄ねじカップリング(中圧用/真鍮)

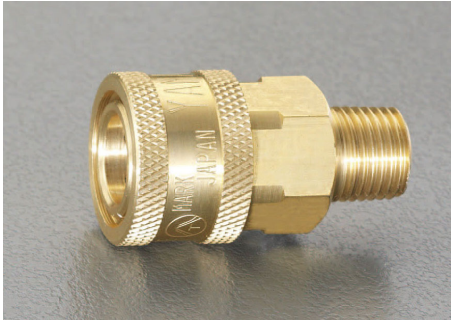


販売価格	9,050円(税抜) / 9,955円(税込)		
カタログ価格	9,050円(税抜) / 9,955円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/28 05:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1039ページ		



品番	規格	材質	圧力	トルク
EA140BD-8	R 1"	真鍮	2.9MPa	700kgf/cm ²

品番	規格	材質	圧力	トルク
EA140BD-8	R 1"	真鍮	2.9MPa	700kgf/cm ²

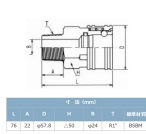

仕様

型	中圧型	材質	真鍮
取付ねじ	R(PT)1"	常用圧力	2.9MPa
最大圧力	4.5MPa	ゴム材質	ニトリルゴム
使用温度範囲	-20~80℃	トルク値	700kgf/cm ²
オーリング(NBR)			
バルブレス構造			
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません			
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適			
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.