


品番：EA140GH-1

品名：R1/4"・6.5x10mm雄ねじ付ホース継手(7°ロクター付)

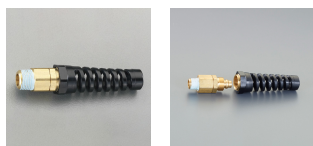

販売価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
カタログ価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/06 17:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1034ページ		



仕様

適用流体	圧縮空気	最高使用圧力	1.5MPa
使用温度範囲	-40℃~85℃	ねじサイズ	R1/4"
適合ホース内径	6.5mm	適合ホース外径	10mm
重量	64g	材質	本体:真鍮 スプリング:ポリアミド
ウレタンホース用			
Oリングのダブルシールとリテーニングリング内蔵のスイベル式			
クイックカップリング仕様			
ホースの傷つきやねじれを防止するスプリング付き			
ねじ部は緩み止め剤(ロックタイト)付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.