


品番：EA140GH-3

品名：R3/8"・8x12mm雄ねじ付ホース継手(7°ロケター付)

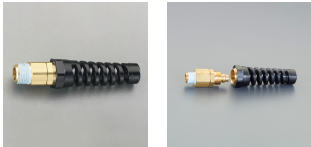

販売価格	1,990円(税抜) / 2,189円(税込)		
カタログ価格	1,990円(税抜) / 2,189円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2026/07/06 18:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1034ページ		



#### 仕様

適用流体	圧縮空気	最高使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm <sup>2</sup> )
使用温度範囲	-40℃~85℃	ねじサイズ	R3/8"
適合ホース内径	8mm	適合ホース外径	12mm
重量	88g	材質	本体:真鍮 スプリング:ポリアミド
ウレタンホース用			
Oリングのダブルシールとリテーニングリング内蔵のスイベル式			
クイックカップリング仕様			
ホースの傷つきやねじれを防止するスプリング付き			
ねじ部は緩み止め剤(ロックタイト)付き			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.