


品番 : EA140GK-2

品名 : G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製)



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/03 05:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1039ページ		

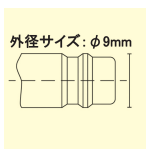

外径サイズ: φ9mm

仕様

適用流体	圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)	最高使用圧力	3.5MPa
使用温度範囲	-15℃~200℃	流量	510L/min
ねじサイズ	G1/4"	全長	28mm
六角対辺	17mm	ねじ長さ	9mm
プラグ径	9mm	プラグ長さ	14mm
重量	18g	材質	ステンレス
シングルシャットオフバルブ			
高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用			
製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.