


品番 : EA140GV-103

品名 : G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,290円(税抜) / 4,719円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,290円(税抜) / 4,719円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/06 17:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1041ページ                      |      |   |

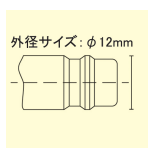

#### 仕様

|  |           |        |          |
|--|-----------|--------|----------|
| 適用流体   | 圧縮空気、液体   | 最高使用圧力 | 3.5MPa   |
| 使用温度範囲   | -15℃~200℃ | 流量     | 660L/min |
| ねじサイズ  | G3/8"     | 全長     | 44mm     |
| ねじ深さ   | 10.5mm    | 六角対辺   | 22mm     |
| プラグ径   | 12mm      | プラグ長さ  | 20mm     |
| 重量   | 58g       | 材質     | ステンレス    |
| ダブルシャットオフバルブ                                       |           |        |          |
| 衛生が要求される場所(クリーンルームなど)での圧縮空気の使用に最適                  |           |        |          |
| 製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能 |           |        |          |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.