


品番：EA140HD-63

品名：6mmxR 3/8" エルボユニオン(ターン)

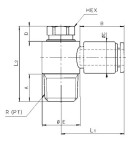

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 460円(税抜)／ 506円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 460円(税抜)／506円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/02/25 23:44現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1027ページ                      |      |   |



| 品名         | 規格         | 単位 | 在庫 | 価格       |
|------------|------------|----|----|----------|
| EA140HD-63 | 6mmxR 3/8" | 個  | 8  | 460円(税抜) |

仕様

|        |            |         |                         |
|--------|------------|---------|-------------------------|
| メーカー   | アオイ        | 型番      | ZL-063R                 |
| シリーズ   | Z-JOINT    | 用途      | ワンタッチ継手<br>(ターンエルボユニオン) |
| チューブ外径 | 6mm        | 使用流体    | 空気                      |
| 使用圧力   | 0～1.0MPa   | 使用温度    | －15～60℃                 |
| 取付ねじ   | R3/8"      | 推奨締付トルク | 22～24N・m                |
| 材質     | 真鍮、樹脂(PBT) | 入数      | 1個                      |

工具不要のワンタッチ継手  
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。  
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。

配管スペースを大幅に縮小  
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。  
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用  
樹脂部には難燃材料を使用 (UL94規格V-0相当)

ねじ部にテフロン樹脂をコーティング  
シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、  
しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.