


品番：EA140HG-102

品名：10mmxR 1/4" T型ユニオン(2個)



販売価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
カタログ価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2025/07/07 12:58現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1068ページ		

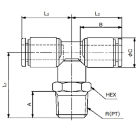

品名	材質	寸法	重量	価格
EA140HG-102	真鍮	10mmxR 1/4"	0.015kg	1,090円(税抜)

仕様

メーカー	アオイ	型番	ZC-102
シリーズ	Z-JOINT	用途	ワンタッチ継手 (C型ユニオン)
チューブ外径	10mm	使用流体	空気
使用圧力	0～1.0MPa	使用温度	－15～60℃
ねじサイズ	R1/4"	推奨締付トルク	12～14N・m
材質	真鍮、樹脂(PBT)	入数	2個

工具不要のワンタッチ継手
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

白色難燃性樹脂を採用
樹脂部には難燃材料を使用 (UL94規格V-0相当)

ねじ部にテフロン樹脂をコーティング
シールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、
しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.