


品番：EA140HR-203

品名：10mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製)



販売価格	3,550円(税抜)／3,905円(税込)		
カタログ価格	3,550円(税抜)／3,905円(税込)		
在庫数	最新在庫：4（2026/02/25 04:09現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1028ページ		

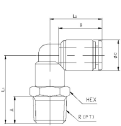

品名	規格	材質	寸法	重量	価格
エルボユニオン	10mmxR3/8"	SUS304	10mmxR3/8"	0.05kg	3,550円

仕様

メーカー	アオイ	型番	ZAL-103
シリーズ	Z-JOINT	用途	ステンレス製ワンタッチジョイント (エルボユニオン)
チューブ外径	10mm	使用流体	空気・水
使用圧力	0～1MPa	使用温度	－15～60℃
ねじサイズ	R3/8"	推奨締付トルク	22～24N・m
材質	ステンレス(SUS304) 樹脂(PBT)	入数	1個

工具不要のワンタッチ継手 軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。 プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。
配管スペースを大幅に縮小 チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。 又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
難燃樹脂を採用 樹脂部には難燃材料を使用（UL94規格V-0相当）
RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.