


品番 : EA141A-104

品名 : R 1/8"x 7.0mm 雄ねじシステム(ステンレス製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,040円(税抜) / 1,144円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,040円(税抜) / 1,144円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/07/07 00:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1044ページ                       |      |   |

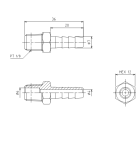

| 品番         | 規格            | 単位 | 在庫 |
|------------|---------------|----|----|
| EA141A-104 | R1/8" x 7.0mm | 個  | 10 |

| 品番         | 規格            | 単位 | 在庫 |
|------------|---------------|----|----|
| EA141A-104 | R1/8" x 7.0mm | 個  | 10 |

### 仕様

|          |            |        |                |
|----------|------------|--------|----------------|
| メーカー     | アソー (ASOH) | 型番     | HN-7107        |
| 取付ねじ     | R1/8"      | タケノコ外径 | 7mm            |
| タケノコ内径   | 4mm        | タケノコ長  | 20mm           |
| 六角対辺     | 12mm       | 全長     | 36mm           |
| 適合ホース内径※ | 6mm        | 使用圧力   | 3.45MPa以下      |
| 使用温度     | -50~150℃   | 材質     | ステンレス製(SUS304) |

ステンレス(SUS304)製のホースニップルです。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.