


品番：EA141A-12

品名：R1/2"x15-22mmナット締めニップル(イトロック/ステンレス製)



販売価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 20:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1045ページ		

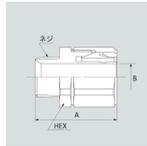

#### 仕様

メーカー	八興	型番	E-ELS-15-R1/2
商品名	イトロックS	用途	工作機械、成形機、工場設備などの配管継手
適合ホース	内径:15mm 外径:22mm	ねじサイズ	R1/2"
六角対辺	32mm	材質	本体、リング、ナット:SUS304 スリーブ:POM
重量	153g		

ナットを奥まで締め付けるだけで誰でも均一にホースに継手を取り付けられます。  
タケノコニップルと違い、バンドの締め付け位置、締め付けトルク、増し締め作業の管理が不要になります。

本体とニップルが一体品のため、継手内面がフラット構造で衛生的です。

内径が一般的なホースニップルと比較して大きいため、流体の圧力が少なく、省エネにつながります。

現場で好きな長さにホースをカット、その場でアセンブリが可能です。

スリーブ以外、再利用できます。ホースが劣化したら、ホースと専用スリーブを交換し、継手はそのまま再利用できます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

