


品番 : EA141A-124

品名 : R 3/8"x13.5mm 雄ねじシステム(ステンス製)



販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/05/03 11:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		

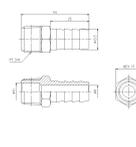

品番	規格	材質	長さ	外径	内径
EA141A-124	R3/8"	SUS304	25	13.5	8

品番	規格	材質	長さ	外径	内径
EA141A-124	R3/8"	SUS304	25	13.5	8

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HN-7313
取付ねじ	R3/8"	タケノコ外径	13.5mm
タケノコ内径	8mm	タケノコ長	25mm
六角対辺	17mm	全長	44mm
適合ホース内径※	12mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	ステンレス製(SUS304)

ステンレス(SUS304)製のホースニップルです。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.