


品番 : EA141A-126

品名 : R 3/8"x16.0mm 雄ねじシステム(ステン製)



販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 55 (2026/07/07 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		

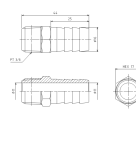

品番	規格	材質	長さ	外径	内径
EA141A-126	R3/8"	SUS304	25	16	11

品番	規格	材質	長さ	外径	内径
EA141A-126	R3/8"	SUS304	25	16	11

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HN-7316
取付ねじ	R3/8"	タケノコ外径	16mm
タケノコ内径	11mm	タケノコ長	25mm
六角対辺	17mm	全長	44mm
適合ホース内径※	15mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	ステンレス製(SUS304)

ステンレス(SUS304)製のホースニップルです。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.