


品番 : EA141A-128

品名 : R 1/2"x 7.0mm 雄ねじシステム(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,880円(税抜) / 2,068円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,880円(税抜) / 2,068円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/07/07 00:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1044ページ | | |

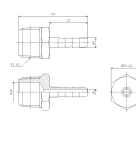

| 品番 | 規格 | 材質 | 長さ | 外径 | 内径 |
|------------|-------|--------|----|-----|-----|
| EA141A-128 | R1/2" | SUS304 | 27 | 7.0 | 4.0 |

| 品番 | 規格 | 材質 | 長さ | 外径 | 内径 |
|------------|-------|--------|----|-----|-----|
| EA141A-128 | R1/2" | SUS304 | 27 | 7.0 | 4.0 |

仕様

| | | | |
|----------|------------|--------|----------------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | HN-7407 |
| 取付ねじ | R1/2" | タケノコ外径 | 7mm |
| タケノコ内径 | 4mm | タケノコ長 | 27mm |
| 六角対辺 | 22mm | 全長 | 49mm |
| 適合ホース内径※ | 6mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | ステンレス製(SUS304) |

ステンレス(SUS304)製のホースニップルです。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.