


品番 : EA141A-403

品名 : R 3/8"×10.5mm 雄ねじシステム(ステンレス製)

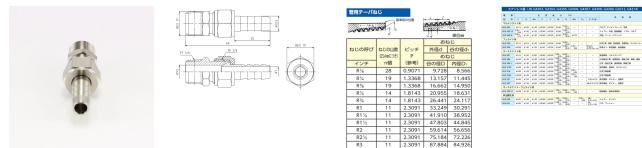

販売価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
カタログ価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/25 15:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		



仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	HS-7310
取付ねじ	R3/8"	タケノコ外径	10.5mm
タケノコ内径	7mm	本体六角対辺	17mm
ナット六角対辺	19mm	全長	60mm
適合ホース内径※	10.5mm	使用温度	-50~150°C
最高使用圧力	3.45MPa	材質	SUS304

機器とホースを接続するための継手です。

ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来ます。

メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

代替品

	品番 EA141A-123 コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.