


品番：EA141A-404

品名：R 1/2"x14.0mm 雄ねじシステム(ステン製)



販売価格	3,960円(税抜) / 4,356円(税込)		
カタログ価格	3,960円(税抜) / 4,356円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 09:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		

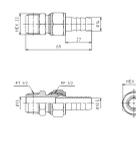

品番	規格	材質	単位	在庫
EA141A-404	R1/2"	SUS304	個	0

品番	規格	材質	単位	在庫
EA141A-404	R1/2"	SUS304	個	0

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HS-7414
取付ねじ	R1/2"	タケノコ外径	14mm
タケノコ内径	10.5mm	本体六角対辺	22mm
ナット六角対辺	24mm	全長	69mm
適合ホース内径※	14mm	使用温度	-50~150℃
最高使用圧力	3.45MPa	材質	SUS304

機器とホースを接続するための継手です。

ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことができます。

メンテナンスやホースのねじれなどを心配することはありません。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

代替品

	品番 EA141A-136 コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.