


品番 : EA141A-614

品名 : R 3/8"x φ 9.0mm 雄ねじシステム(L型)

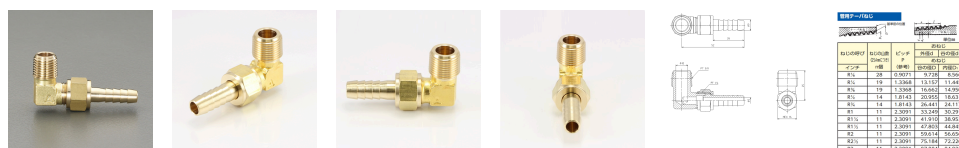

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,190円(税抜) / 1,309円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,190円(税抜) / 1,309円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/27 20:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1041ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|------------|---------|--|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | HL-1309 |
| ねじ径 | R3/8" | タケノコ外径 | 9mm |
| タケノコ内径 | 5mm | ナット六角対辺 | 16mm |
| 適合ホース内径※ | 8mm | 使用圧力 | 3.45Mpa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | 本体:真鍮 (C3771B) 竹の子・ナット:真鍮 (C3604BD) |

L型になったホースジョイント

機器と平行にホースを接続する時に使うジョイント継手です。

ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことができます。

メンテナンスやホースのねじれなどを心配することはありません。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.