


品番 : EA141A-71

品名 : R 1" x φ 27.0mm 雄ねじシステム

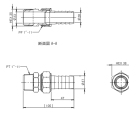

販売価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
カタログ価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/27 19:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1041ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA141A-71	R1" x φ27.0mm	個	4

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	HS-1827R
取付ねじ	R1"	タケノコ外径	27mm
タケノコ内径	20.5mm	本体六角対辺	35mm
ナット六角対辺	38mm	全長	105mm
適合ホース内径※	25~26mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	材質	真鍮

機器とホースを接続するための継手です。

ホース接続部がユニオン式になっており、機器に取り付けた後もナット部分から取り外すことが出来、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することはありません。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.