


品番：EA141AD-113

品名：R1/4"×R3/8" 異径六角ニップル(真鍮製)

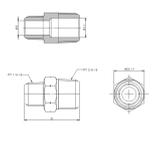

販売価格	395円(税抜) / 435円(税込)		
カタログ価格	395円(税抜) / 435円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/25 22:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1042ページ		



品名	規格	単位	在庫
EA141AD-113	R1/4"×R3/8"	個	10

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NE-1023R
ねじ径	R1/4"×R3/8"	内径	8mm・11mm
六角対辺	17mm	全長	31mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50℃~150℃
材質	真鍮		

サイズ違いの六角ニップルです。

内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.