


品番 : EA141AD-115

品名 : R3/8"×R1/2" 異径六角ニップル(真鍮製)

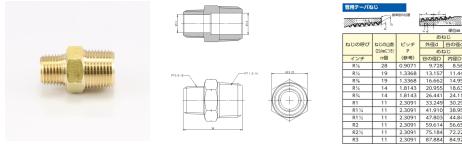

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 625円(税抜)／688円(税込)             |      |   |
| カタログ価格  | 625円(税抜)／688円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 18 (2025/12/19 00:10現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1083ページ                       |      |   |



## 仕様

|      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
| メーカー | アソー(ASOH)   | 型番   | NE-1034R    |
| ねじ径  | R3/8"×R1/2" | 内径   | 11mm・13mm   |
| 六角対辺 | 22mm        | 全長   | 36mm        |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下    | 使用温度 | -50°C～150°C |
| 材質   | 真鍮          |      |             |

サイズ違いの六角ニップルです。

内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。

六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することができます。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.