


品番：EA141AD-133

品名：Rc3/8"xRc1/2"異径中間ソケット(真鍮製)



販売価格	1,140円(税抜)／1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜)／1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/09/09 10:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1084ページ		

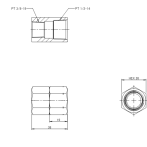

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NS-1034R
ねじ径	Rc3/8"×Rc1/2"	六角対辺	26mm
全長	38mm	使用圧力	6.90MPa以下
使用温度	−50～150℃	材質	真鍮
サイズ違いの六角型ソケットです。			
外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。			
六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.