


品番：EA141AD-134

品名：Rc1/2"xRc3/4"異径中間ソケット(真鍮製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,290円(税抜)／2,519円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,290円(税抜)／2,519円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2025/09/08 18:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1084ページ                      |      |   |

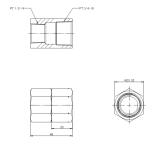

仕様

|                               |               |      |           |
|-------------------------------|---------------|------|-----------|
| メーカー                          | アソー (ASOH)    | 型番   | NS-1046R  |
| ねじ径                           | Rc1/2"×Rc3/4" | 六角対辺 | 32mm      |
| 全長                            | 46mm          | 使用圧力 | 6.90MPa以下 |
| 使用温度                          | −50〜150℃      | 材質   | 真鍮        |
| サイズ違いの六角型ソケットです。              |               |      |           |
| 外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。   |               |      |           |
| 六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。 |               |      |           |
| RoHS指令相当品                     |               |      |           |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.