


品番 : EA141AD-272

品名 : R 3/8"xNPT 1/4" ブッシング

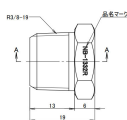

販売価格	805円(税抜) / 886円(税込)		
カタログ価格	805円(税抜) / 886円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 19:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NB-1332R
ねじ径	R3/8"×NPT1/4"	内径	11.2mm
六角対辺	19mm	全長	19mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度範囲	-50℃~150℃
材質	C3604(カドミウム75ppm以下)		
外ネジのサイズアップ、もしくは内ネジのサイズダウンに使用する径違いの継手			
NPTとRの変換用			
RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.