


品番 : EA141AS-1

品名 : R 1/2" x 12-18mm ナット締めニップル(エイトロックB)



販売価格	2,990円(税抜) / 3,289円(税込)		
カタログ価格	2,990円(税抜) / 3,289円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 07:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1082ページ		

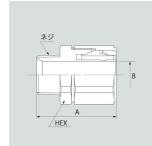

仕様

メーカー	八興	型番	E-ELB-12/R1/2
商品名	エイトロックB	用途	工作機械、成形機、工場設備などの配管継手
ねじサイズ	R1/2"	適合ホース	内径:12mm 外径:18mm
全長	45.5mm	内径	φ10mm
六角対辺	27mm	材質	本体、リング、ナット:真鍮 スリーブ:POM
重量	125g		

ナットを奥まで締め付けるだけで誰でも均一にホースに継手を取り付けられます。

タケノコニップルと違い、バンドの締め付け位置、締め付けトルク、増し締め作業の管理が不要になります。

本体とニップルが一体品のため、継手内面がフラット構造で衛生的

内径が一般的なホースニップルと比較して大きいため、流体の圧力が少なく、省エネにつながります。

継手内面がフラットでノンゴムパッキンのため、液溜りが少なく洗浄が容易

現場で好きな長さにホースをカット、その場でアッセンブリが可能です。

スリーブ以外、再利用できます。ホースが劣化したら、ホースと専用スリーブを交換し、継手はそのまま再利用できます。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.