


品番 : EA141AS-2

品名 : R 1/2"x15-22mm ナット締めニップル(イトロックB)



販売価格	3,890円(税抜) / 4,279円(税込)		
カタログ価格	3,890円(税抜) / 4,279円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/26 23:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

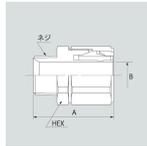

仕様

ねじサイズ(R)	1/2"	適合ホース	内径:15mm 外径:22mm
最高使用圧力	1.0MPa	材質	本体、リング、ナット:真鍮 スリーブ:POM
サイズ(mm)	A:50 B:φ13 HEX:32	重量	165g
用途	工作機械、成形機、工場設備などの配管継手 発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備		

専用継手:ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合から解消。

安全性:ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。

取付け作業の標準化:ナットを奥まで締め付けるだけで誰でも均一にホースに継手を取り付けられます。
タケノコニップルと違い、バンドの締め付け位置、締め付けトルク、増し締め作業の管理が不要になります。

衛生性:本体とニップルが一体品のため、継手内面がフラット構造で衛生的です。

省エネ設計:内径は、一般的なホースニップルと比較して大きいため、流体の圧力が少なく、省エネにつながります。

現場施工:現場で好きな長さにホースをカット、その場でアッセンブリが可能です。

再利用可能:スリーブ以外、再利用できます。ホースが劣化したら、ホースと専用スリーブを交換し、継手はそのまま再利用できます。

継手内面がフラットでノンゴムパッキンのため、液溜りが少なく洗浄が容易

バンドレスでトルク管理が不要なため、継手取り付け作業の標準化が可能

ナットを奥まで締めるだけで誰も均一にホースに継手を取り付けできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.