


品番 : EA141AS-96

品名 : R 1/2"x15.0mm 雄ねじシステム(イトニップ[®]ルB)

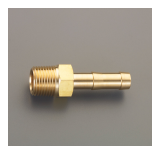

販売価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
カタログ価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/27 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1041ページ		



仕様

メーカー	八興	型番	E-FTB-15
商品名	イトニップルB	用途	工作機械、成形機、工場設備などの配管継手
ねじサイズ	R1/2"	適合ホース内径	15mm
全長	79mm	タケノコ長	52mm
六角対辺	22mm	材質	真鍮
重量	69g		
ニップル部が長く、ホースバンド2本締めが可能			
フラット2段構造により、バンドの締め付け面積が大きくホースをしっかり固定する事が可能			
欧州RoHS指令を指針としたカドミレス対応(カドミウム75ppm以下)			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.