


品番 : EA141AT-312

品名 : Rc 3/8"x12.0mm 雌ねじシステム(ステンレス製)

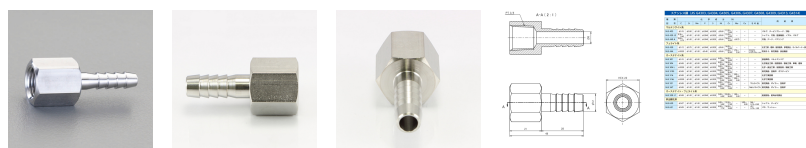

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,830円(税抜) / 2,013円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,830円(税抜) / 2,013円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/27 20:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1044ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|------------|--------|-----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | HF-7312 |
| ねじサイズ | Rc3/8" | タケノコ外径 | 12mm |
| タケノコ内径 | 8mm | タケノコ長 | 28mm |
| 六角対辺 | 22mm | 全長 | 49mm |
| 適合ホース内径※ | 11mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 材質 | SUS304 |

内ネジタイプのステンレス製ニップルです。

内ネジが切っており、外ネジ部を他の継手無しで接続することができます。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.