


品番 : EA141AT-412

品名 : Rc 1/2" x 12.0mm 雌ねじシステム(ステンレス製)

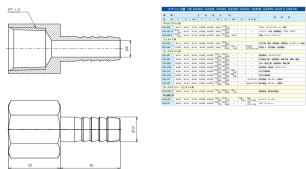

販売価格	2,370円(税抜) / 2,607円(税込)		
カタログ価格	2,370円(税抜) / 2,607円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/10 05:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		



#### 仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	HF-7412
ねじサイズ	Rc1/2"	タケノコ外径	12mm
タケノコ内径	8mm	タケノコ長	29mm
六角対辺	24mm	全長	54mm
適合ホース内径※	11mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150°C	材質	SUS304

内ネジタイプのステンレス製ニップルです。

内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続することができます。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.