


品番 : EA141AY-105

品名 : R 3/4"xNPT 3/4" 中間ニップルソケット



販売価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
カタログ価格	2,810円(税抜) / 3,091円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/29 17:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0027ページ		

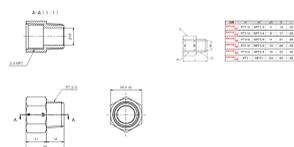

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-3066R
ねじ径	雄(R): 3/4" 雌(NPT): 3/4"	内径	18mm
六角対辺	32mm	全長	39mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50~150℃ (凍結箇所を除く)
材質	真鍮		

アメリカねじ(NPT)を日本ねじ(R)に変換するソケットです。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.