



品番 : EA141AY-268

品名 : G 1" x Rc 1" ねじ変換アダプター

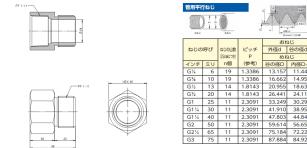

販売価格	4,040円(税抜) / 4,444円(税込)		
カタログ価格	4,040円(税抜) / 4,444円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 10:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1084ページ		

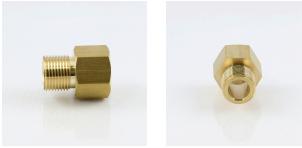

仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	NF-4188R
ねじ径	G1"×Rc1"	内径	24mm
六角対辺	40mm	全長	48mm
使用圧力	6.90MPa	使用温度	-50~150°C
材質	真鍮(カドミレス材)		

RcネジからGネジへの変換用ソケットです。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.