


品番 : EA141AY-271

品名 : R 1/8" x G 1/8" 中間ニップ[®] ルソケット(ステンレス製)

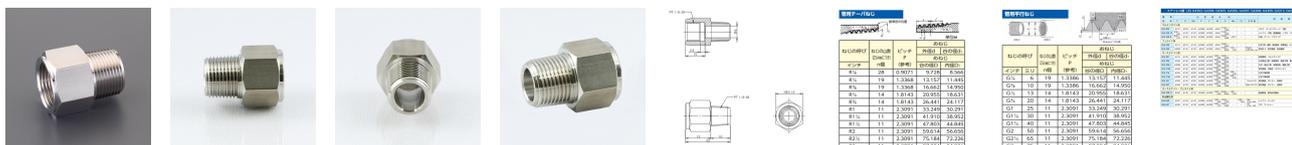

販売価格	2,080円(税抜) / 2,288円(税込)		
カタログ価格	2,080円(税抜) / 2,288円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/29 12:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		



仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	NF-8711
ねじ径	雄:R1/8" 雌:G1/8"	内径	6mm
六角対辺	14mm	全長	23mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50~150℃
材質	SUS304		

GネジからRネジへの変換用ソケットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.