


品番 : EA141AY-281

品名 : G 1/8"x Rc 1/8" 中間ニップ<sup>°</sup> ルソケット(ステンレス製)

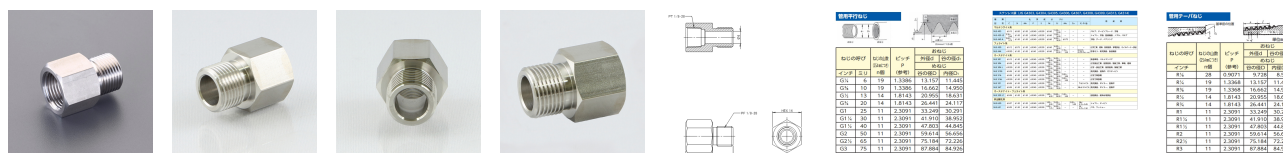

販売価格	2,080円(税抜) / 2,288円(税込)		
カタログ価格	2,080円(税抜) / 2,288円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/08 01:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-8811
ねじ径	雄: G1/8" 雌: Rc1/8"	内径	6mm
六角対辺	14mm	全長	23mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50~150℃
材質	SUS304		

RcネジからGネジへの変換用ソケットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.