


品番 : EA141AY-283

品名 : G 3/8"x Rc 3/8" 中間ニップ°ルソケット(ステンレス製)

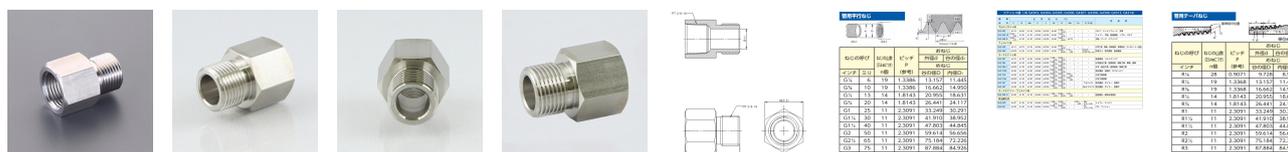

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,570円(税抜) / 2,827円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,570円(税抜) / 2,827円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/03/13 22:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1044ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------------|------|-----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | NF-8833 |
| ねじ径 | 雄: G3/8" 雌: Rc3/8" | 内径 | 11mm |
| 六角対辺 | 21mm | 全長 | 30mm |
| 使用圧力 | 6.9MPa以下 | 使用温度 | -50~150°C |
| 材質 | SUS304 | | |

RcネジからGネジへの変換用ソケットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.