


品番 : EA141AY-283

品名 : G 3/8" x Rc 3/8" 中間ニップルソケット(ステンレス製)

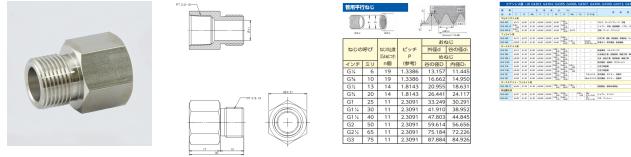

販売価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
カタログ価格	2,570円(税抜) / 2,827円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/15 00:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1086ページ		



仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	NF-8833
ねじ径	雄:G3/8" 雌:Rc3/8"	内径	11mm
六角対辺	21mm	全長	30mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50~150°C
材質	SUS304		

RcネジからGネジへの変換用ソケットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.