


品番 : EA141AY-288

品名 : G 1" x Rc 1" 中間ニップ<sup>°</sup>ルソケット(ステンレス製)

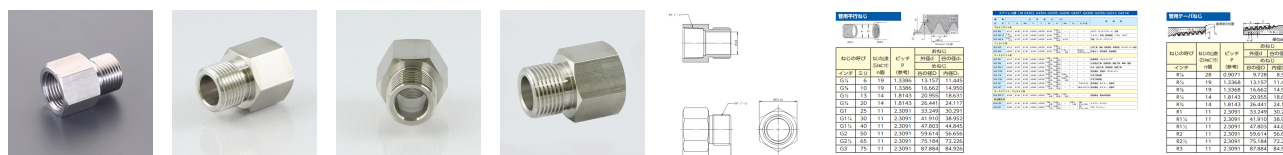

販売価格	9,890円(税抜) / 10,879円(税込)		
カタログ価格	9,890円(税抜) / 10,879円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/07 00:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1044ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	NF-8888
ねじ径	雄: G1" 雌: Rc1"	内径	24mm
六角対辺	41mm	全長	52mm
使用圧力	6.9MPa以下	使用温度	-50~150℃
材質	SUS304		

RcネジからGネジへの変換用ソケットです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.