


品番：EA141BM-8

品名：25mm用雌ねじ セーフティホースクランプ° (スチーム・温水用)

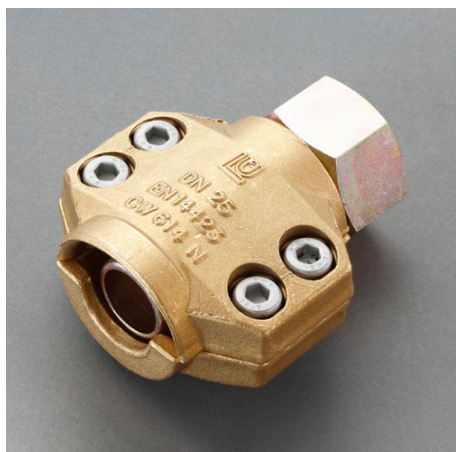

販売価格	9,460円(税抜) / 10,406円(税込)		
カタログ価格	9,460円(税抜) / 10,406円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/09 06:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1113ページ		



システムをクランプで固定している、安全性の高いセーフティ仕様

仕様

適用流体	蒸気、温水	使用温度	蒸気: 210℃以下 温水: 120℃以下
最高使用圧力	1.8MPa	適合ホース内径	25mm
適合ホース外径	40mm	ねじサイズ	G1"
全長	93mm	対辺	41mm
ねじ深さ	16mm	重量	1022g
材質	雌ねじ: スチール(亜鉛メッキ) クランプ部: 真鍮		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.