


品番 : EA141F-10

品名 : 10.5mm 三方継ぎ手

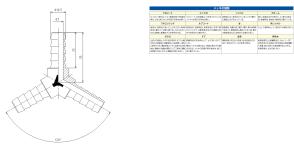

販売価格	730円(税抜)／803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜)／803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 38 (2025/12/16 22:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1085ページ		



仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	HY-3010
タケノコ外径	10.5mm	タケノコ内径	7mm
タケノコ長	25mm	適合ホース内径※	9mm
使用圧力	3.45MPa以下	使用温度	-50~150°C
材質	真鍮(クロムメッキ)		

三方向にホースを接続するための接手です。

ホースを使った分岐に最適です。

見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。

適用流体…水、空気、油、他材質に悪影響の無い物(灯油使用可)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

代替品

	品番 EA141FA-3 コメント タケノコ径:11mm
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.