 



品番 : EA153CD-34A

品名 : Rc 1/2" F.R.L.ユニット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 21,200円(税抜) / 23,320円(税込) | | |
| カタログ価格 | 21,200円(税抜) / 23,320円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 16 (2026/04/25 18:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1015ページ | | |

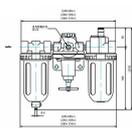

仕様

| | | | |
|------------|--------------|--------|--------------------|
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-2501B-15-GB |
| 取付ねじ | Rc1/2" | 呼び口径 | 15A |
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0.05~1.0MPa |
| 設定圧力 | 0.05~0.85MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 貯油量 | 200ml | ドレン貯液量 | 100cm ³ |
| ろ過度 | 40μm | 周囲温度 | 5~60℃ |
| 面間 | 260mm | 重量 | 1.7kg |
| 付属品 | 圧力計、ブラケット | | |
| 大容量ねじ込みタイプ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.