


品番 : EA153CZ-101

品名 : Rc1/8" 熱風ヒーター・エアー式(ストレートノズル)

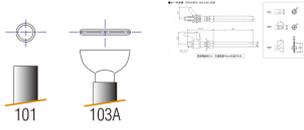

販売価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
カタログ価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/11 12:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

先端形状	ストレート	全長	160mm
使用圧力	0~0.6MPa	エアー流量	5~60L/min
消費電力	350W	出口空気温度	入口空気温度~800℃
取付ねじ	Rc1/8"	周囲温度	0~常温
重量	60g		

#### 簡易流量バルブ付

必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。

ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに

別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。

#### 代替品

	品番 EA153CZ-101A コメント 変更点:熱電対(お°ション→付属)
--	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

