



品番：EA153CZ-101A

品名：R1/8" 熱風ヒーター・エアー式(ストレートノズル)

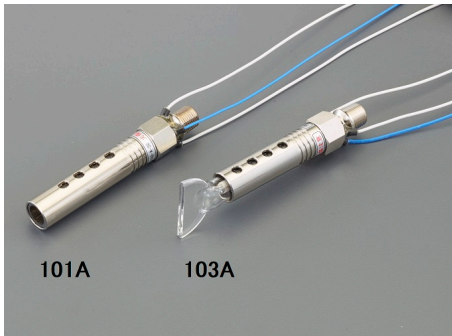

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 29,100円(税抜) / 32,010円(税込) | | |
| カタログ価格 | 29,100円(税抜) / 32,010円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/11 20:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0864ページ | | |

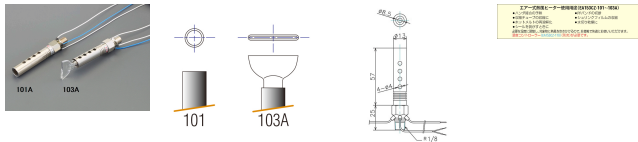

仕様

| | | | |
|-------|-----------------------|-------|----------------------------------|
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-SJD350-E-100-A-SC |
| 用途 | 各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等 | 熱風温度 | 入気温度～800℃(最大) |
| 使用圧力 | 0.01～0.2MPa | エアー流量 | 10～180L/min 10～100L/min(無電圧時) |
| 周囲温度 | 0℃～常温 | 取付ねじ | R1/8" |
| 締付トルク | 7～9N・m | 供給電圧 | AC100V |
| 消費電力 | 350W | 使用流体 | 空気 |
| 全長 | 82mm | 重量 | 約40g |
| 先端形状 | ストレート | 重量(g) | 42 |

圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。

Fe-Cr-Al系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒーターです。

軽量・超コンパクト
超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現

温度センサー付き(熱電対Kタイプ)
発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。

監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。

別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。
電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.