


品番 : EA153E-5

品名 : Rc 1/2" フロート式ドレトラップ° (大容量タイプ°)



販売価格	54,000円(税抜) / 59,400円(税込)		
カタログ価格	54,000円(税抜) / 59,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 04:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

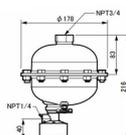

#### 仕様

メーカー	日本精器	型番	NI-505
取付ねじ	入口:NPT3/4" 出口:NPT1/4"(メス)	使用流体	空気・ドレン・水
使用圧力	0.07~2.1MPa	耐圧力	3.0MPa
自動排出量	250cm <sup>3</sup> /1回	周囲温度	5~60°C
全高	216mm	重量	2.8kg

フロート内部にマグネットを装備し、確実にドレンを排出

大容量タイプ

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.