


品番：EA153EG-1

品名：R 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,750円(税抜) / 1,925円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,750円(税抜) / 1,925円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/12 02:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1046ページ | | |

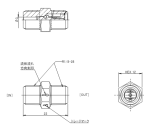

| 品番 | 規格 | 材質 | 単位 | 在庫 |
|-----------|-------|----|----|----|
| EA153EG-1 | R1/8" | 真鍮 | 個 | 4 |

| 品番 | 規格 | 材質 | 単位 | 在庫 |
|-----------|-------|----|----|----|
| EA153EG-1 | R1/8" | 真鍮 | 個 | 4 |

仕様

| | | | |
|-------|------------|----------|----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | AT-1011R |
| ねじサイズ | R1/8" | 六角対辺 | 12mm |
| 全長 | 23mm | 使用圧力 | 2.0MPa以下 |
| 耐圧力 | 3.0Mpa | クラッキング圧力 | 0.007MPa |
| 周囲温度 | 0~100℃ | 使用流体 | エア・水 |
| 材質 | 真鍮 | Oリング材質 | フッ素ゴム |

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。

逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.